

ピンバイス

RoHS TP-20~28

特徴

- プリント基板の穴開け、精密部品の加工用としてドリル・タップなどを保持して多用途にお使い頂けます。
- 真鍮素材。

単頭片口タイプ(貫通) TP-21

本体 単頭タイプ(貫通)
コレット 片口タイプ(2個)



コレットを収納できます

製品仕様

| 品番 | 適応ドリル径(片口タイプ) | 柄径 | 全長 | 重量(g) | 価格(税抜) |
|-------|---------------|----|-----|-------|--------|
| TP-21 | 0~1.6 | φ9 | 100 | 40 | ¥1,650 |
| | 1.6~2.8 | | | | |

両頭片口タイプ(貫通) TP-22

本体 両頭タイプ(貫通)
コレット 片口タイプ(2個)



製品仕様

| 品番 | 適応ドリル径(片口タイプ) | 柄径 | 全長 | 重量(g) | 価格(税抜) |
|-------|---------------|----|-----|-------|--------|
| TP-22 | 0~1.6 | φ8 | 110 | 35 | ¥1,610 |
| | 1.6~2.5 | | | | |

両頭両口タイプ(貫通) TP-23

本体 両頭タイプ(貫通)
コレット 両口タイプ(2個)



製品仕様

| 品番 | 適応ドリル径(両口タイプ) | 柄径 | 全長 | 重量(g) | 価格(税抜) |
|-------|-----------------|----|-----|-------|--------|
| TP-23 | 0~1.1 1.9~2.6 | φ8 | 105 | 35 | ¥1,620 |
| | 1.1~1.9 2.6~3.2 | | | | |

単頭両口タイプ(回転キャップ付) TP-24

本体 単頭タイプ
コレット 両口タイプ(2個)



製品仕様

| 品番 | 適応ドリル径(両口タイプ) | 柄径 | 全長 | 重量(g) | 価格(税抜) |
|-------|-----------------|----|----|-------|--------|
| TP-24 | 0~1.1 1.9~2.6 | φ8 | 95 | 40 | ¥1,920 |
| | 1.1~1.9 2.6~3.2 | | | | |

回転キャップを外せば、コレットを収納できます

電動ドライバー用 TP-20

コレット 片口タイプ(2個)

6.35mm



製品仕様

| 適応ドリル径(片口タイプ) |
|---------------|
| 0.7~1.9 |
| 1.9~3.0 |

| 品番 | 全長 | 重量(g) | 価格(税抜) |
|-------|----|-------|--------|
| TP-20 | 50 | 20 | ¥1,890 |

ピンバイス(ボール盤用) TP-25

コレット 両口タイプ(1個)




製品仕様

| 適応ドリル径(両口タイプ) |
|---------------|
| 0~1.1 1.1~1.6 |

| 品番 | 全長 | 重量(g) | 価格(税抜) |
|-------|----|-------|--------|
| TP-25 | 67 | 20 | ¥1,500 |

ピンバイス(ミニモータ用) TP-26・28


コレット 両口タイプ(2個)

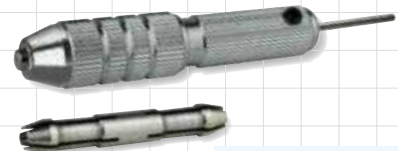

製品仕様

| 適応ドリル径(両口タイプ) |
|-----------------|
| 0~1.1 1.9~2.6 |
| 1.1~1.9 2.6~3.2 |

| 品番 | 全長 | 重量(g) | 価格(税抜) |
|-------|----|-------|--------|
| TP-26 | 50 | 20 | ¥1,790 |
| TP-28 | | | |

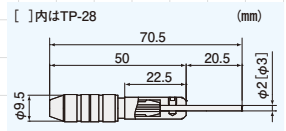

ドリルセット

RoHS TDS-01~03



TDS-01



TDS-02



TDS-03

製品仕様

| 品番 | 組本数 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 価格(税抜) |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| TDS-01 | 5 | | | ● | ● | | ● | | ● | ● | | | | ¥1,840 |
| TDS-02 | 6 | | | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | | ¥1,940 |
| TDS-03 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | ¥3,260 |

ドリル

RoHS TD-03~60



製品仕様

| 品番 | φ | 全長 | 価格(税抜) |
|-------|-----|----|--------|
| TD-03 | 0.3 | 20 | ¥750 |
| TD-04 | 0.4 | 20 | ¥630 |
| TD-05 | 0.5 | 21 | ¥520 |
| TD-06 | 0.6 | 24 | ¥520 |
| TD-07 | 0.7 | 27 | ¥485 |
| TD-08 | 0.8 | 30 | ¥415 |
| TD-09 | 0.9 | 30 | ¥440 |
| TD-10 | 1.0 | 33 | ¥380 |
| TD-12 | 1.2 | 36 | ¥415 |
| TD-15 | 1.5 | 40 | ¥380 |

| 品番 | φ | 全長 | 価格(税抜) |
|-------|-----|----|--------|
| TD-16 | 1.6 | 42 | ¥405 |
| TD-18 | 1.8 | 45 | ¥420 |
| TD-20 | 2.0 | 48 | ¥370 |
| TD-25 | 2.5 | 56 | ¥370 |
| TD-30 | 3.0 | 61 | ¥345 |
| TD-32 | 3.2 | 63 | ¥415 |
| TD-35 | 3.5 | 69 | ¥415 |
| TD-40 | 4.0 | 74 | ¥460 |
| TD-50 | 5.0 | 84 | ¥620 |
| TD-60 | 6.0 | 94 | ¥810 |



ビット対応 6.35mm(1/4インチ)

鉄腕ハサミ
ネジサウルス

ペンチ
ニッパー

ストリッパー
圧着ペンチ

ピンセット

ドライバー
特殊

ドライバー
その他

レンチ

切削・加工

工具セット

ケラシ
クランク類

ハンダ関連

計測器
光学機器

静電対策関連

ケミカル