

精密ドライバー

No. TD-55/56/57/58 精密ドライバーセット PAT.



環境対策

- ステンレス製 TD-56のみ
- 携帯に便利なクリアケース入り。ヘッダーを切りとればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスバックにも収納しやすくなります。

品番 No.	品名	内容明細	ケースサイズ ヘッダー部分含む mm	内装 (セット)
TD-55	精密ドライバーセット	⊖ 0.9, ⊖ 1.2, ⊖ 1.8, ⊖ 2.3, ⊖ 3.0, ⊖ 3.5	86×140×20	10
TD-56	精密ドライバーセット	⊖ 0.9, ⊖ 1.2, ⊖ 1.8, ⊖ 2.3, ⊕ 00, ⊕ 0	86×140×20	10
TD-57	精密ナット ドライバーセット	2.2, ○ 3.0, ○ 4.0, ○ 4.5, ○ 5.0, ○ 5.5	86×140×20	10
TD-58	精密ヘックス ドライバーセット	● 0.89, ● 1.27, ● 1.5, ● 2.0, ● 2.5, ⊕ 00	86×140×20	10

No. 9000 セラミック調整用ドライバー

⊕ ⊖ 電子部品調整用



電子部品調整用
オーディオ・コンピューター・通信機器
電子部品調整に。

環境対策

- ジルコニアセラミックチップ。●高周波領域で最適な無誘導、非磁性。
- スムーズな調整作業がおこなえます。●柄は静電防止剤入り。


呼称	柄キャップ						内装 (本)	外装 (本)	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
⊖ 0.9×30	0.9	0.4	30	1.8	10	125	緑	10	60
⊖ 1.3×30	1.3	0.4	30	1.8	10	125	白	10	60
⊖ 1.8×30	1.8	0.4	30	1.8	10	125	黄	10	60
⊖ 2.6×30	2.6	0.4	30	2.6	10	125	赤	10	60
⊖ 3.4×15	3.4	0.5	15	3.4	10	115	黒	10	60
⊕ 0 ×30	⊕ No.0		30	2.6	10	125	紺	10	60
⊕ 1.7×30	⊕ 幅1.7		30	2.6	10	125	藤	10	60

No. CA セラミックチップ

自動調整機用



- 自動調整機専用のチップです。
- 調整部品どうしの間隔が狭く、No. CT では干渉しあう場合に用います。

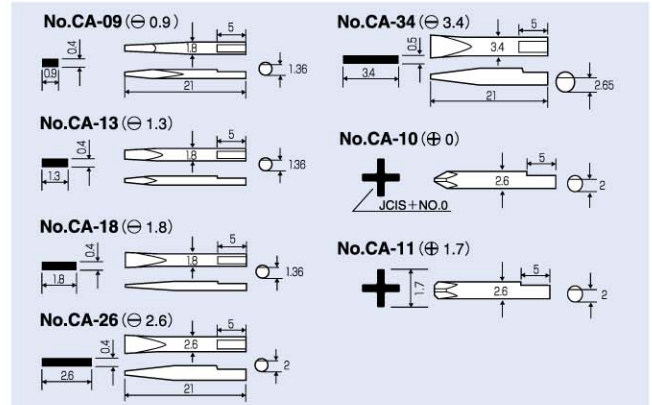


内装:10本

No. CT セラミックチップアダプター

自動調整機用



- 自動調整機へのセッティングの際、くわえ口のサイズが統一されているので便利です。

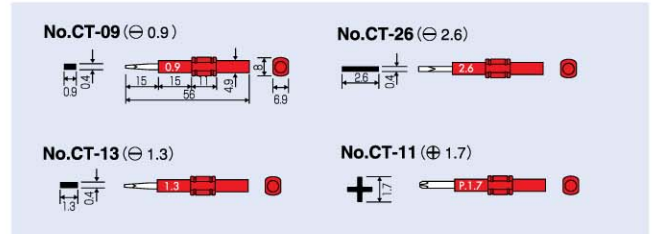


内装:10本 外装:60本

No. CT セラミックチップアダプター

差替ドライバー用





- 2種類のセラミックチップが両頭についています。

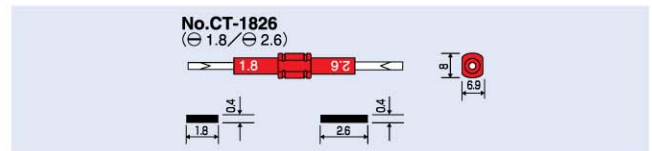

内装:10本 外装:60本

自動調整機について

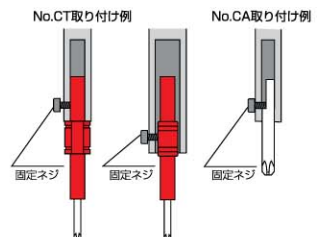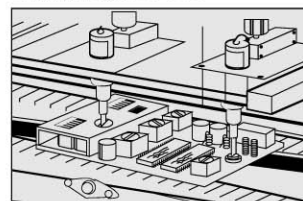

調整作業の効率アップ・コスト低減のために自動調整機が盛んに導入されています。ベッセルでは、この自動調整機取り付け用としてそれぞれの用途に応じた商品を豊富に取りそろえています。自動機に取り付けの際には、上図「器具取り付け例」を参考に、くわえ口外径、全長などをよくご確認ください。